

Trane


DIGITAL GRILLE

เบื่อกับ Supply Air Grille ดีไซน์แบบเดิมๆ ที่ปรับทิศทางลมไม่ได้ ?

Trane ขอเสนอ **New!! Trane Digital Grille**

ที่มีดีไซน์หรูหรา มีระดับเข้ากับบ้าน คอนโด และโรงแรม

ด้วยวัสดุพลาสติกน้ำหนักเบา โทนสีขาวพร้อมใบมีดปรับทิศทางลมในแนวตั้ง
นอกจากนี้ยังไม่ต้องทำการหุ้มฉนวนความร้อนเหมือน Supply Air Grille แบบเดิมอีกด้วย

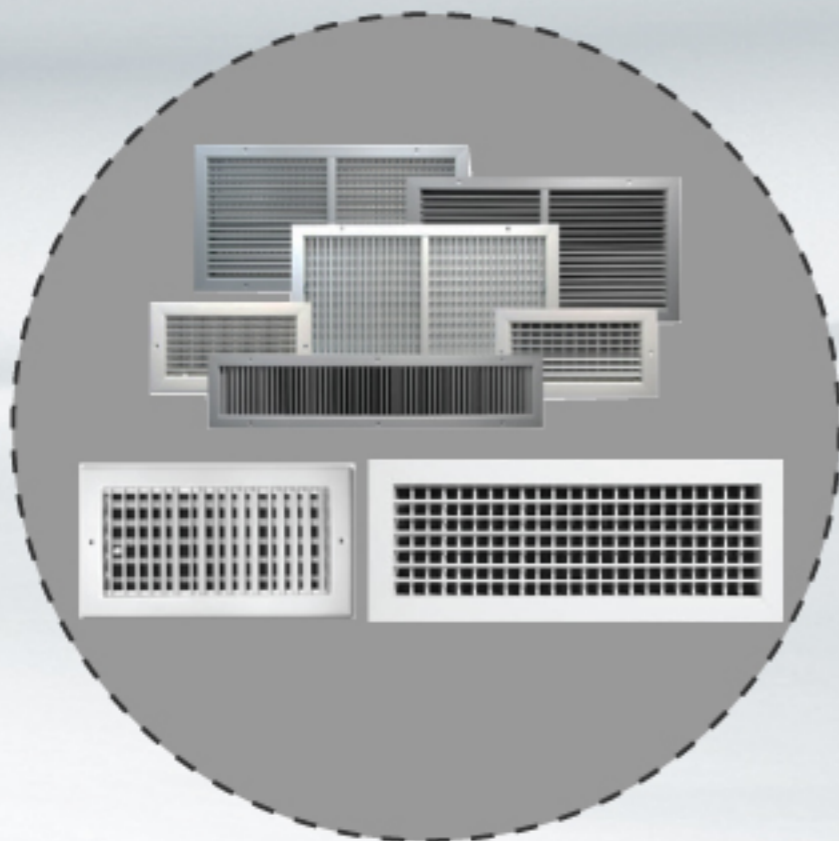

NEW

Trane Digital Grille
(70 - GRIL0031)



Wireless Remote Controller
(024 - 1064)



Digital LED-display Control
(70 - CONT0043)



Features and Benefits


- ด้วยดีไซน์ที่สวยงามและขนาดกะทัดรัด เหมาะแก่การใช้งานตกแต่งและเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้มากยิ่งขึ้น
- Trane Digital Grille มาพร้อมฟังก์ชันการปรับทิศทางลมให้กระจายอย่างทั่วถึง (ขึ้น-ลง : ปรับได้ 70 องศา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการใช้งานที่สะดวกสบาย เหมาะสำหรับการติดตั้งใช้งานได้ทั้งบ้าน โรงแรม อพาร์ทเมนท์
- ติดตั้งง่าย รองรับแฟนคอยล์ ขนาด 1 - 2 ตัน
- รองรับการใช้งานร่วมกับแฟนคอยล์ได้หลายรุ่น ได้แก่ HCD, HFCA, HFCC, HFCD ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องติดตั้ง thermostat เพิ่มเติม

Intelligent Control

- ตั้งเวลาเปิด/ปิดแฟนคอยล์
- ความสว่างหน้าจอแสดงพล 7 - segment LED display สามารถปรับความสว่างได้ เพื่อความชัดเจนในการมองเห็น
- รูปแบบการทำงานอัจฉริยะ: Powercool, Econo, และ Sleep modes
- ระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ: ป้องกันการทำงานผิดพลาดของระบบ: Watchdog, Compressor delay protection, Compressor minimum on time, Non - volatile memory, Freeze protection, Sensor error, Error code display, และ Compressor status display

Grille Specifications

Material	ABS, Fire test : UL 94 V-0
Panel dimension	970mm(L) x 170mm(W)
Grille area	789mm(L) x 95mm(W)
Input voltage	230 V +/- 5% 50/60 Hz
Input power	2.2 W
Fuse specification	5 A/250 V
Temp. Sensing range	0 C – 50 C

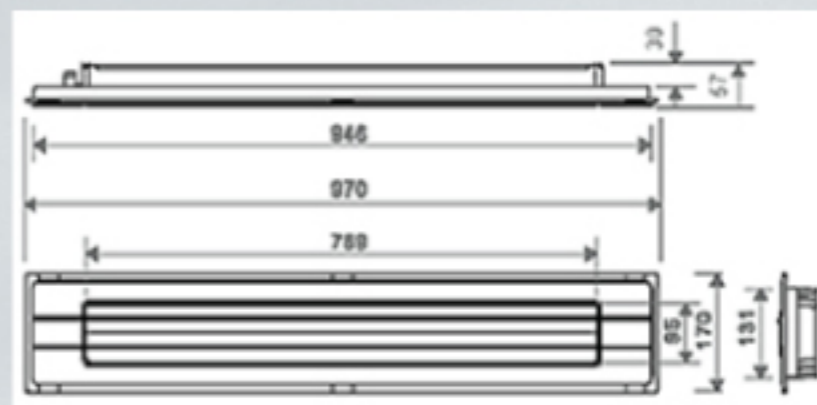

Dimension

Control Specifications

Power supply	220 – 240 Vac, 50/60 Hz
Power consumption	Less than 10 VA
Temperature:	
Temperature accuracy	± 1 C
Storage temperature	0 – 50 C
Ambient temperature	10 – 40 C
Setting temperature range	15 – 30 C
ON/OFF hysteresis temperature	1 C
Load control relay: <i>for fan speed</i> (low, medium, high)	
Rating (Resistive load)	
- Rated capacity	5 A 250 Vac
- Max. switching power	1250 VA (AC)
- Max. switching voltage	250 Vac
Load control relay: <i>for compressor</i>	
Rating (Resistive load)	
- Rated capacity	7 A 250 Vac
- Max. switching power	1750 VA (AC)
- Max. switching voltage	250 Vac
Thermal fuse for transformer	1A / 250V / 130 C

TRANE HVAC Parts & Supplies

สำนักงานใหญ่ 02-704-9999 ต่อ 6700-6715
 สาขาขอนแก่น 043-345-454, 043-345-474
 สาขาภูเก็ต 076-238-585, 076-238-766,
 076-239-412

สาขาพัทธยา 038-373-954
 สาขานครราชสีมา 044-278-667-8